




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SN0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

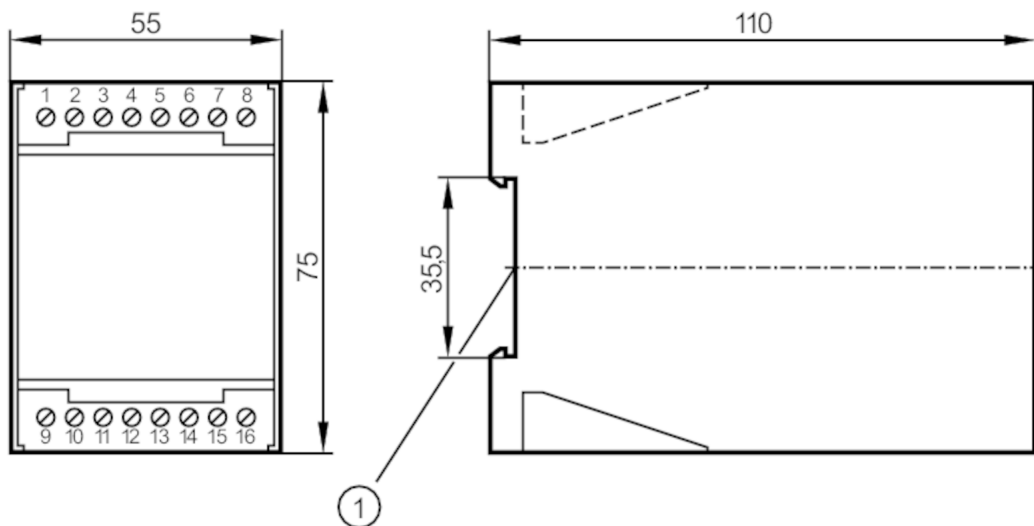

1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; forsinket utkobling i innkoblingsøyeblikket

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 230,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	60,00
Maks. strømforbruk	[VA]	3,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	0,00...40,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relé aktivert ved gjennomstrømning og når tidsmåleren er på

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinnemontering	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 16 x ...2,5 mm²		
Tilkobling		

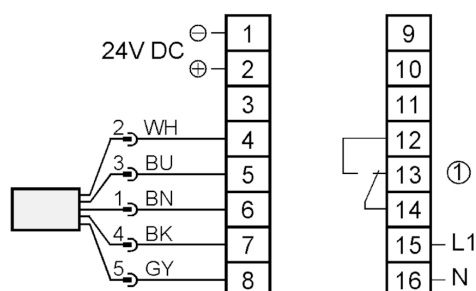

- 1: Relais Strømningsovervåking
Lederfarger :
- BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = hvit
GY = grå