




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS3000/85...265VAC

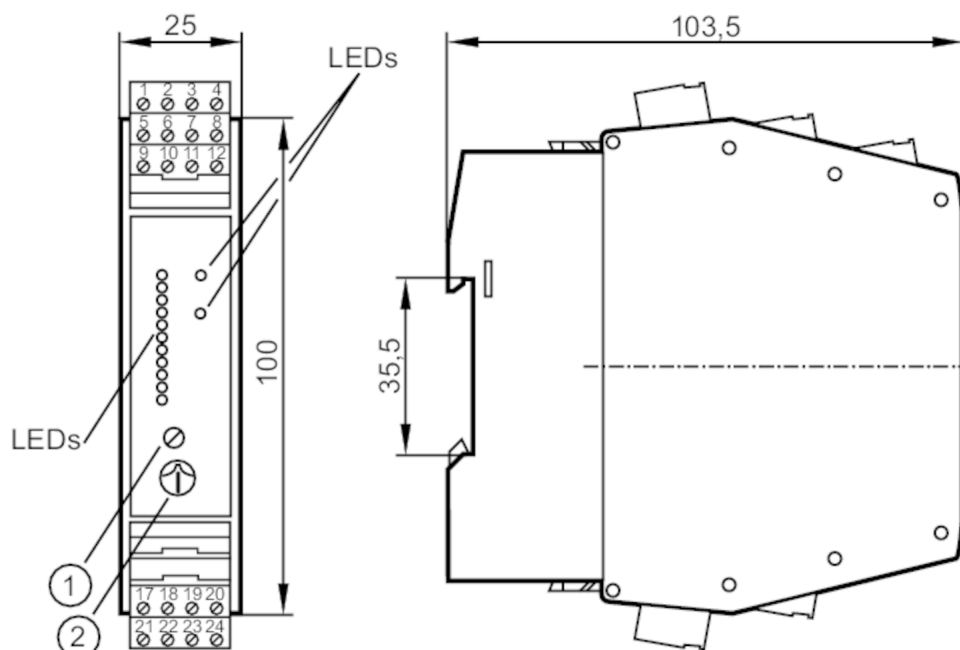

- 1 potensiometer (bryter punkt flyt)
2 potensiometer (bryterpunkt temperatur)



Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; Temperaturovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenningstoleranse	[%]	-5,00...10,00
Driftsspenning	[V]	90,00...240,00 AC
Maks. strømforbruk	[VA]	4,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	10,00...80,00; (justerbar (motstander med fast verdi terminal 22-23))
Antall kanaler		1

Utganger

Ytelse kan i tilfelle feil	Ved underspenning er alle releer spenningsløse; LED-lampen "LAV SPENNING/LEDNINGSBRUKSRELEY" lyser
Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A (250 V AC / 30 V DC)
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	releet aktiveres når strømmen er til stede og under strømforsinkelsestiden
Koblingsfunksjon temperaturovervåking	releet slås av når temperaturen overskrides
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	stafett deaktivert i tilfelle ledningsbrudd eller kortslutning



Kontrollvakter for temperatursensorer


VS3000/85...265VAC

Beskyttelse mot kortslutning	nei	
Overbelastningsbeskyttelse	nei	
Responstid		
Responstid	[s]	< 3,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	potensiometer	
Valg av væsker / gasser	trådbro; ved levering: overvåking av væsker.; for overvåking av gasser: link terminaler 23 / 24.	
Intuitiv koblingspunktinnstilling	potensiometer	
Temperaturspenn	[°C]	0,00...80,00
Repeterbarhet av settbryterpunktet	[K]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur	ved tilstrekkelig ledig plass til konveksjonskjøling	
Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	168,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	252,50
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Dimensjoner	[mm]	100,00 x 25,00 x 103,50
Materialer	PBT	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
	koblingsstatus	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende	
Merknader		
Merknader	Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

VS3000/85...265VAC

COMBICON kontakter:

Tilkobling

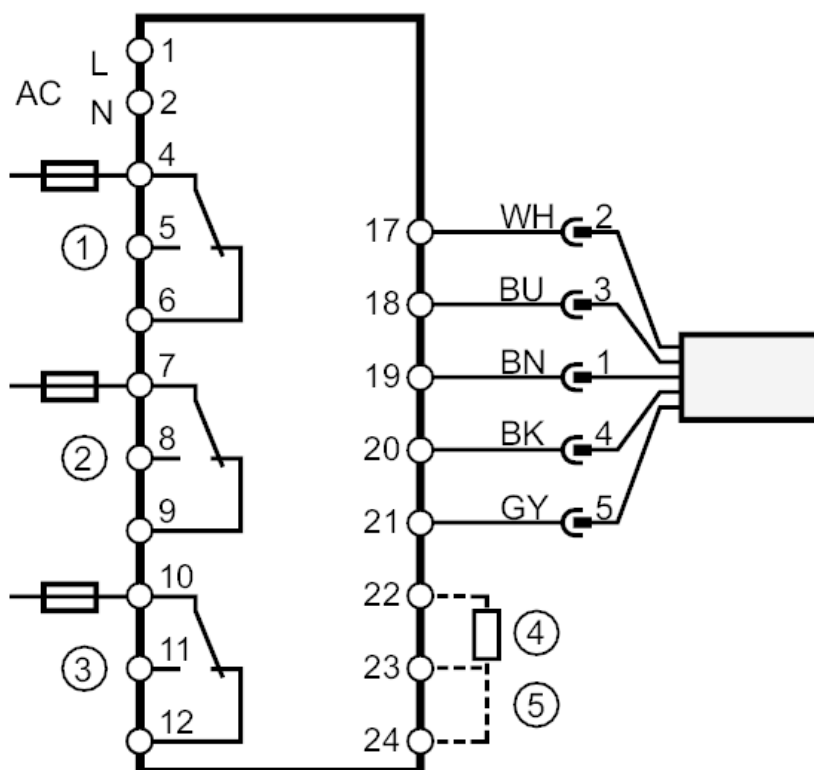

- | | |
|------|--|
| 1 = | Strømningsovervåking |
| 2 = | Trådovervåking |
| 3 = | Temperaturovervåking |
| 4 = | Innkoblingsforsinkelsestid |
| 5 = | utvalg væske/gass |
| Merk | miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende |
| | Lederfarger : |
| BN = | brun |
| BU = | blå |
| BK = | svart |
| WH = | hvit |
| GY = | grå |