




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SR0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

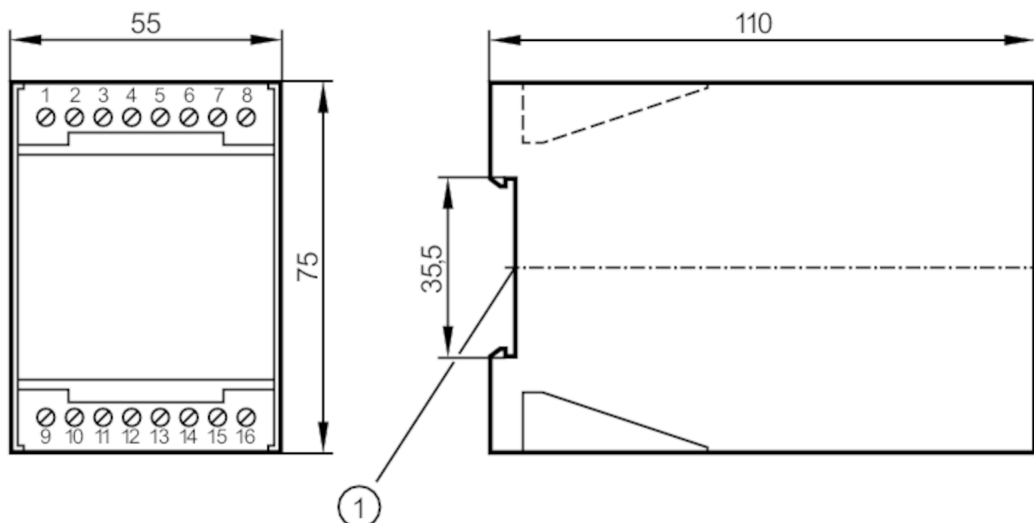

1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon

Strømningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	70,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	relé deaktivert ved ledningsbrudd eller kortslutning

Responstid

Responstid	[s]	< 10,00
------------	-----	---------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
----------------------	------	--------------



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

Beskyttelse	IP 40
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallering
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

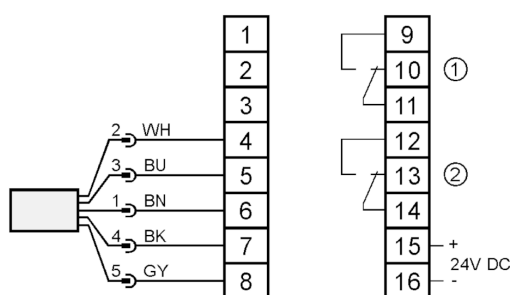

- 1: Relais Trådovervåking
 2: Relais Strømningsovervåking
 Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå