

Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-20,00...20,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	70,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	stafett deaktivert i tilfelle wire pause

Responstid

Responstid	[s]	< 10,00
------------	-----	---------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinne monterings	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 16 x ...2,5 mm²		
Tilkobling		

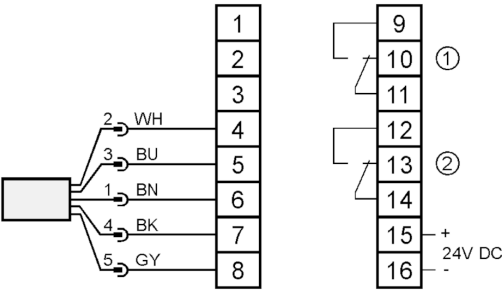

- 1:

Relais Trådovervåking
- 2:

Relais Strømningsovervåking
- Lederfarger :
- BN =

brun
- BU =

blå
- BK =

svart
- WH =

hvit
- GY =

grå