




## Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

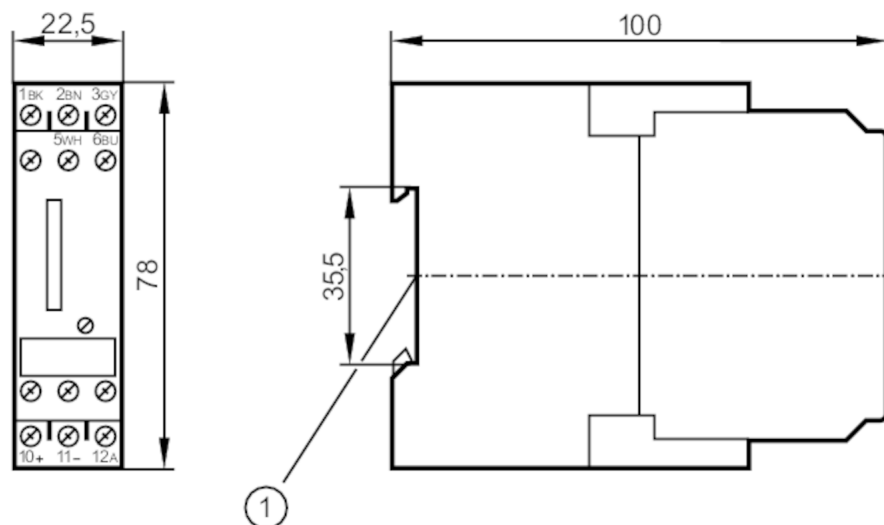

1 montering på DIN-skinne



## Applikasjon

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Applikasjon | Strømningsovervåking |
| Medier      | Væsker               |

## Elektriske data

|                                   |      |                |
|-----------------------------------|------|----------------|
| Driftsspenningstoleranse          | [%]  | -10,00...10,00 |
| Driftsspenning                    | [V]  | 24,00 DC       |
| Strømforbruk                      | [mA] | < 45,00        |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | ja             |
| Innkoblingsforsinkelsestid        | [s]  | < 20,00        |
| Antall kanaler                    |      | 1              |

## Utganger

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Elektrisk design                            | PNP                                          |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA]<br>400,00                               |
| Koblingsfunksjon strømningsovervåking       | utgang slås på når strømmen er til stede     |
| Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking   | utgang kobler til OFF i tilfelle av en feil. |
| Beskyttelse mot kortslutning                | ja                                           |
| Type kortslutningsbeskyttelse               | pulsert                                      |
| Overbelastningsbeskyttelse                  | ja                                           |

## Programvare / programmering

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Justering av koblingspunkt | potensiometer |
|----------------------------|---------------|

## Driftsforhold


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C]<br>0,00...60,00 |
| Beskyttelse          | IP 50                |



## Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC

|                             |                               |                        |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Beskyttelsesterminaler      | IP 20                         |                        |
| Tester/godkjenninger        |                               |                        |
| MTTF                        | [ANN]                         | 624,00                 |
| Mekaniske data              |                               |                        |
| Vekt                        | [g]                           | 142,50                 |
| Hus                         | hus for DIN-skinne monterings |                        |
| Dimensjoner                 | [mm]                          | 78,00 x 22,50 x 100,00 |
| Materialer                  | plast                         |                        |
| Displayer/driftselementer   |                               |                        |
| Display                     | Funksjon                      | 11 x LED               |
| Merknader                   |                               |                        |
| Antall i forpakning         | 1,00 stk.                     |                        |
| Elektrisk tilkobling        |                               |                        |
| terminaler: 12 x ...2,5 mm² |                               |                        |
| Tilkobling                  |                               |                        |

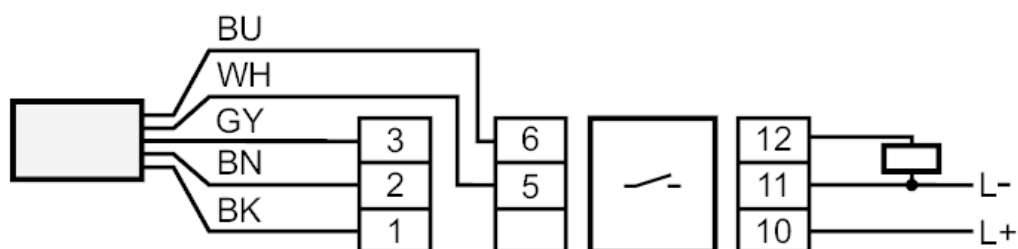

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |
| WH = | hvit          |
| GY = | grå           |