


Strømningsovervåking

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5006 + E40107

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

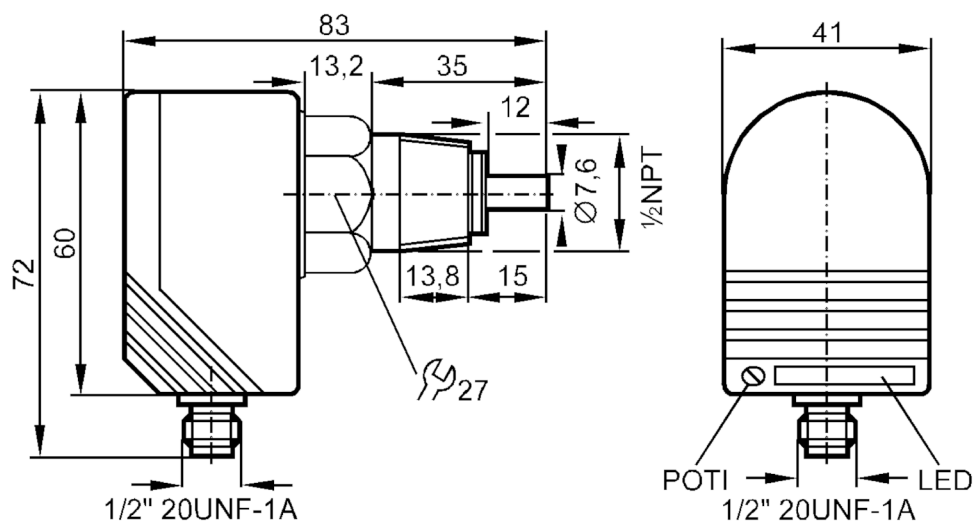

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	1/2" NPT

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...60,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	80,00...140,00 AC
Strømforbruk [mA]	< 40,00
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	relé
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Beskyttelse mot kortslutning	nei




Strømningsovervåking

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		1/2" NPT
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C

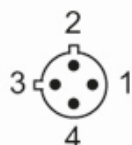

Tilkobling

