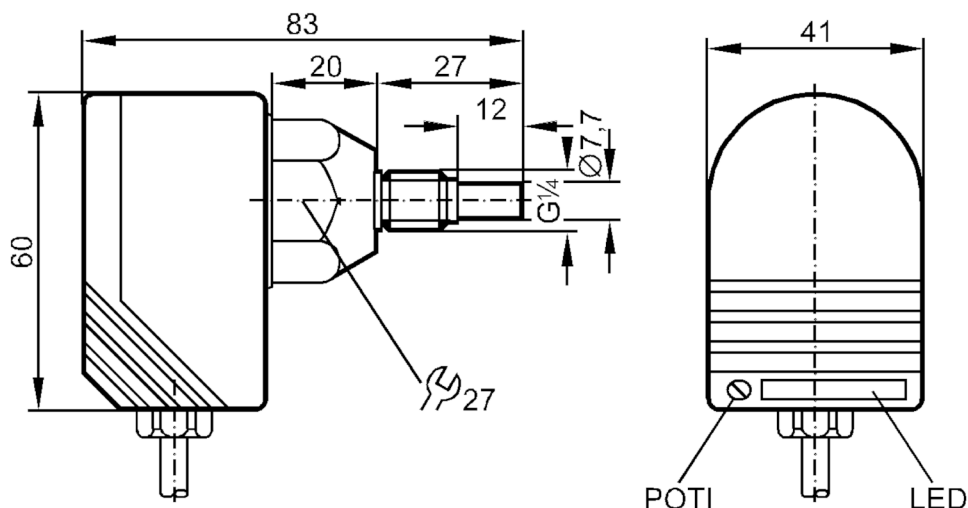


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

G 1/4 ekstern tråd

**Applikasjon**

Medier

Væsker

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Trykklassifisering [bar]

30,00

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA]

&lt; 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid [s]

&lt; 20,00

**Innganger / utganger**

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

**Utganger**

Totalt antall utganger

1

Utgangssignal

koblingssignal

Elektrisk design

PNP

Antall digitale utganger

1

Utgangsfunksjon

normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall  
koblingsutgang DC [V]

2,50



## Strømningsovervåking

SCR14ABNFPKG/PH

|                                             |          |                                                             |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA]     | 400,00                                                      |
| Beskyttelse mot kortslutning                |          | ja                                                          |
| Type kortslutningsbeskyttelse               |          | pulsert                                                     |
| Overbelastningsbeskyttelse                  |          | ja                                                          |
| <b>Måle - / innstillingsområde</b>          |          |                                                             |
| Innstillingsområde                          | [cm/s]   | 3,00...300,00                                               |
| Største følsomhet                           | [cm/s]   | 3,00...60,00                                                |
| <b>Nøyaktighet/avvik</b>                    |          |                                                             |
| Temperaturgradient                          | [K/min]  | 15,00                                                       |
| <b>Responstid</b>                           |          |                                                             |
| Responstid                                  | [s]      | 1,00...10,00                                                |
| <b>Programvare / programmering</b>          |          |                                                             |
| Justering av koblingspunkt                  |          | potensiometer                                               |
| <b>Driftsforhold</b>                        |          |                                                             |
| Omgivelsestemperatur                        | [°C]     | -20,00...80,00                                              |
| Beskyttelse                                 |          | IP 67                                                       |
| <b>Mekaniske data</b>                       |          |                                                             |
| Materialer                                  |          | PBT-GF20                                                    |
| Materiale (fuktede deler)                   |          | rustfritt stål (1.4305 / 303) 15 µm nikkel- og fosforbelagt |
| Prosesstilkobling                           |          | G 1/4 ekstern tråd                                          |
| <b>Displayer/driftselementer</b>            |          |                                                             |
| Display                                     | Funksjon | 11 x LED                                                    |
| <b>Tilbehør</b>                             |          |                                                             |
| Varer som leveres                           |          | forseglinger: 2 x AMF 30                                    |
|                                             |          | skrujern                                                    |
| <b>Merknader</b>                            |          |                                                             |
| Antall i forpakning                         |          | 1,00 stk.                                                   |

# ST0525





## Strømningsovervåking

SCR14ABNFPKG/PH

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

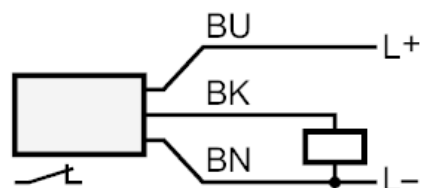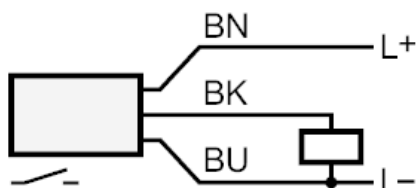

|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BU = | brun          |
| BK = | blå           |
|      | svart         |