




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14ABBE1/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

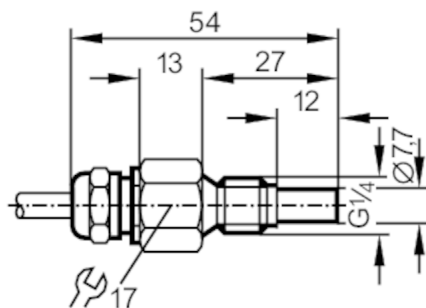

Produktegenskaper

Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd
-------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-30,00...20,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-30,00...20,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-30,00...20,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	100,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	100,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser


Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14ABBE1/6M

Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	

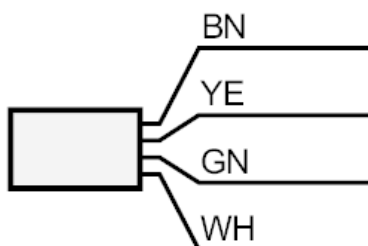

	Lederfarger :
BN =	brun
WH =	hvit
YE =	gul
GN =	grønn