


Strømningsovervåking

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5010 + E40096

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

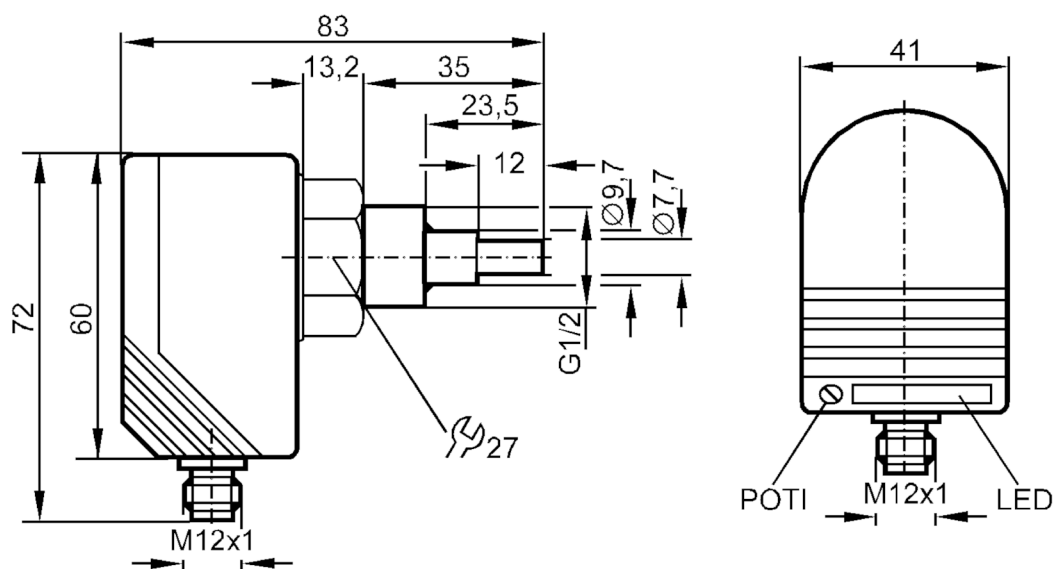

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	10,00...50,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1



Strømningsovervåking

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [cm/s]	100,00...500,00
---------------------------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	1,00
----------------------------	------

Responstid

Responstid [s]	1,00...2,00
----------------	-------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
----------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	10,00...50,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Tilkobling

