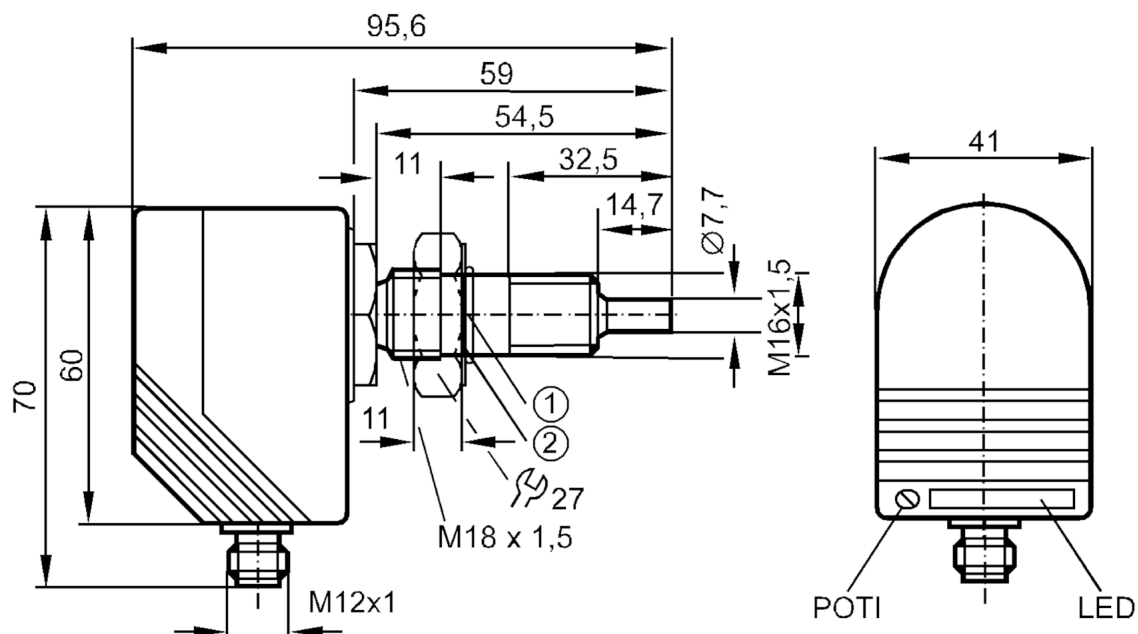


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

M16 x 1,5

Applikasjon

Medier

Væsker

Mediumtemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Trykkklassifisering

[bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid

[s]

< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Utganger

Totalt antall utganger

1

Utgangssignal

koblingssignal

Elektrisk design

PNP

Antall digitale utganger

1

Utgangsfunksjon

normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)



Strømningsovervåking

SCM16ABAFPKG/US

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt		potensiometer
----------------------------	--	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	M16 x 1,50
Gjengebetegnelse		M16 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling		M16 x 1,5

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SCM16ABAFPKG/US

Tilkobling

