


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12AAC/US-100-H

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

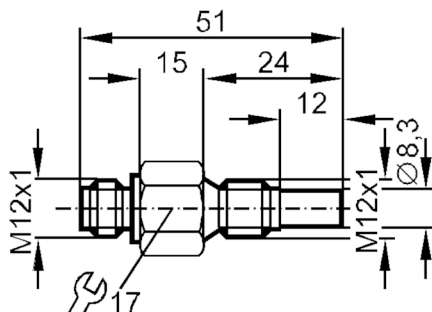

Produktegenskaper

Prosesstilkobling	M12 x 1
-------------------	---------

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
--------	---------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykklassifisering	[bar]	5,00
--------------------	-------	------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	7,00
--------------------	---------	------

Responstid

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
-------------	------	------------

Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
------------------	------------

Materialer	PTFE
------------	------

Prosesstilkobling	M12 x 1
-------------------	---------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

ST1404



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


STM12AAC/US-100-H

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling

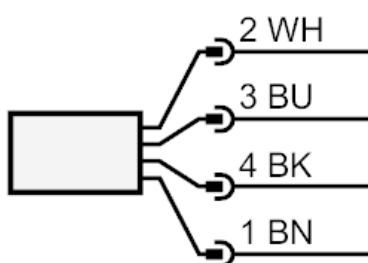

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit