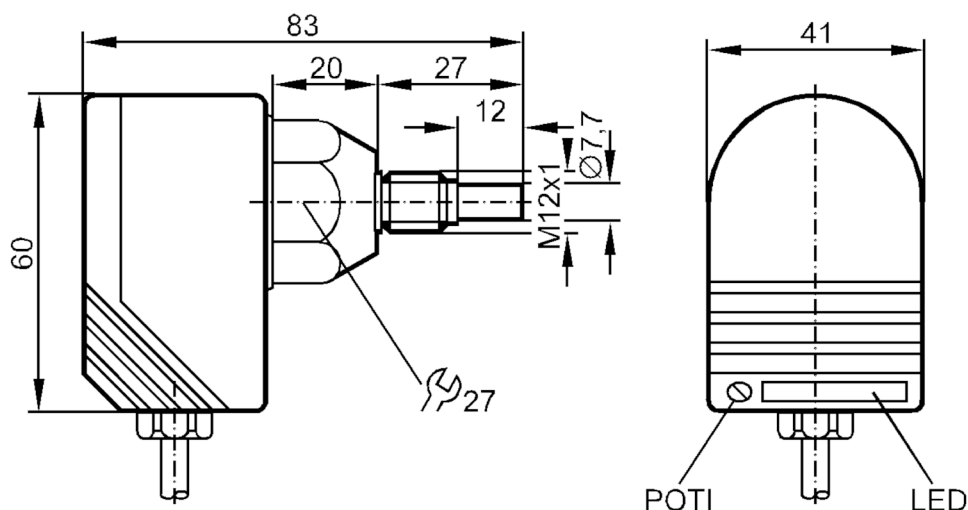


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling	M12 x 1

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50



Strømningsovervåking

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		M12 x 1
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Tilbehør		
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

ST1601




Strømningsovervåking

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

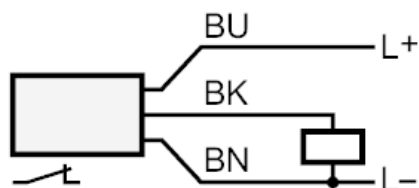

BN =	Lederfarger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart