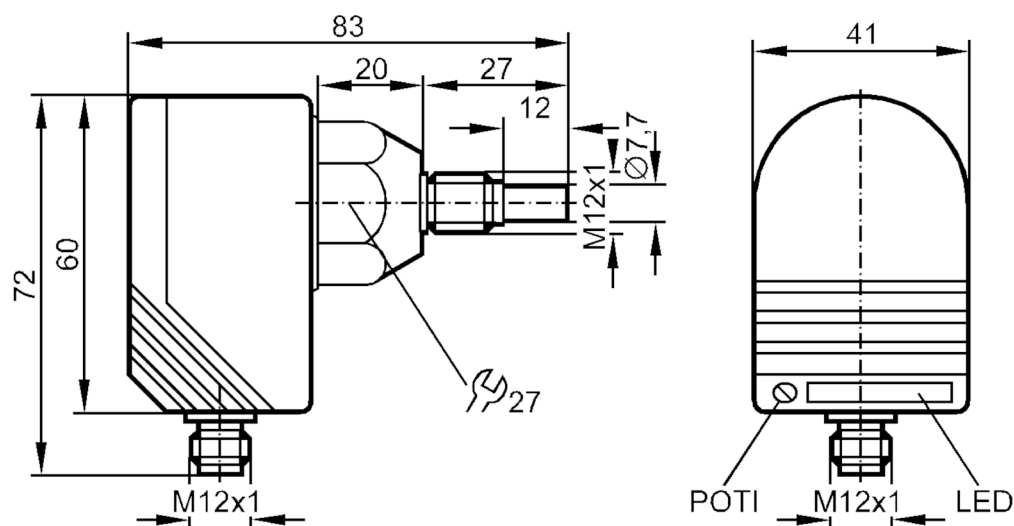


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------



Strømningsovervåking

SCM12ABAASI /US-100

Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
AS-i klassifisering		
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	1
AS-I ID-kode	[hex]	1
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		M12 x 1
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Tilbehør		
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SCM12ABAASI /US-100

Tilkobling

