


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ABBE1/30m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

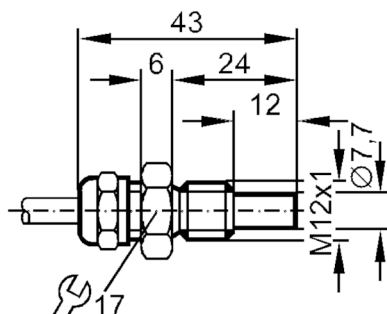

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	5,00...1 500,00
---------------------------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjennget type
-----	---------------

ST1214



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ABBE1/30m

Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00 / L = 43,00
Gjengetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling		M12 x 1


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Tilkobling

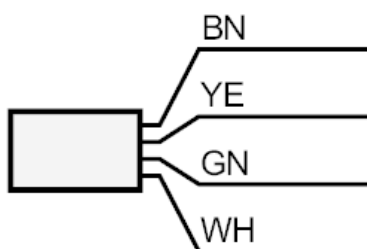

	Lederfarger :
BN =	brun
GN =	grønn
WH =	hvit
YE =	gul