


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ZBB/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

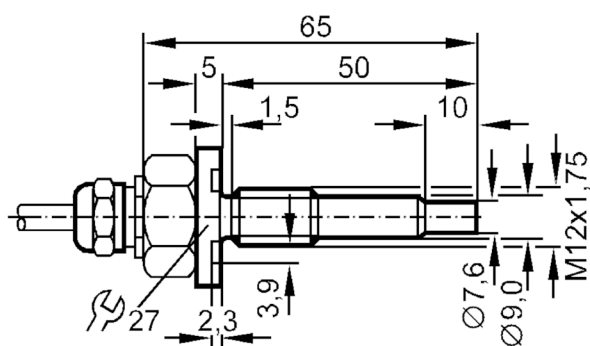

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1,75
--------------------	------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	0,00...120,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	0,00...100,00
-----------------------	---------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...1 500,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid


Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ZBB/10M

Væsker	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Dimensjoner	[mm] M12 x 1,75
Gjengebetegnelse	M12 x 1,75
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	M12 x 1,75
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 10 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Tilkobling	

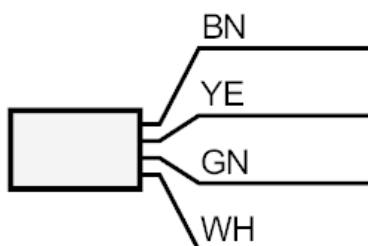

	Lederfarger :
BN =	brun
GN =	grønn
WH =	hvit
YE =	gul