




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14AAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ST2404

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

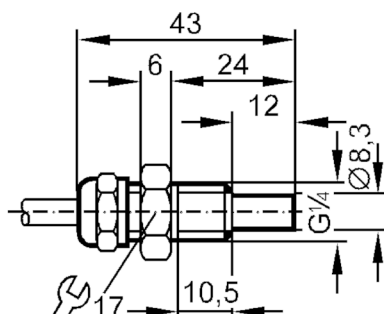

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/4 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	5,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	7,00
----------------------------	------

Responstid

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Materialer	PTFE
Prosesstillkobling	G 1/4 ekstern tråd

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

ST2400




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14AAC

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Tilkobling

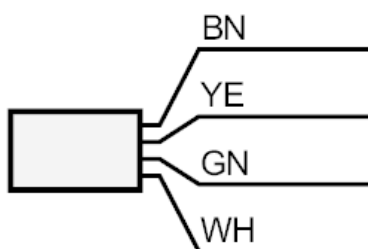

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit