




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14AAC/US-100-H

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

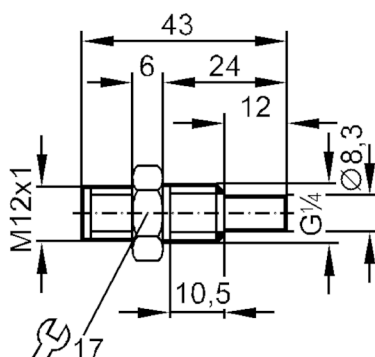

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/4 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
--------	---------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykklassifisering	[bar]	5,00
--------------------	-------	------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	7,00
--------------------	---------	------

Responstid

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

ST2404



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR14AAC/US-100-H

Materialer	PTFE
Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling

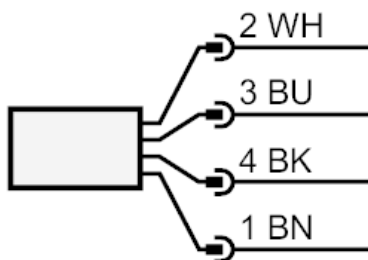

Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit