




Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

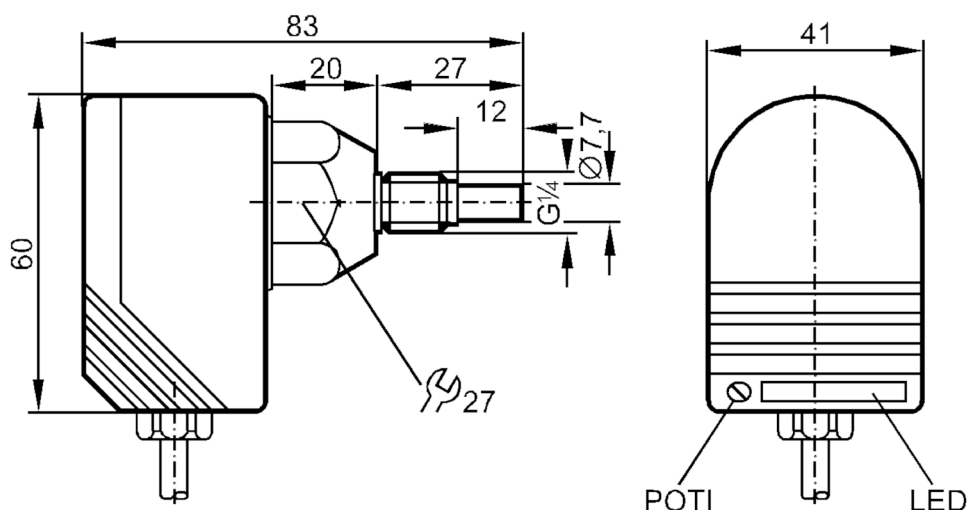

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

G 1/4 ekstern tråd

Applikasjon

Medier

Væsker

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Trykklassifisering [bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid [s]

< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Utganger

Totalt antall utganger

1

Utgangssignal

koblingssignal

Elektrisk design

PNP

Antall digitale utganger

1

Utgangsfunksjon

normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall
koblingsutgang DC [V]

2,50



Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		G 1/4 ekstern tråd
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Tilbehør		
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30
		skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

ST2602





Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

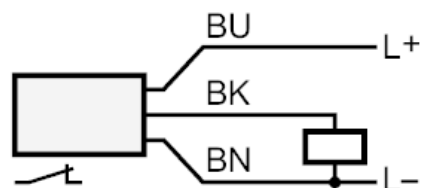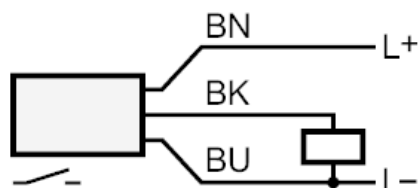

BN =	Lederfarger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart