


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12AAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

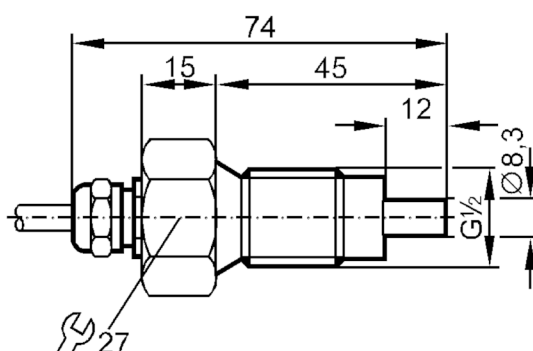

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
--------	---------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Trykklassifisering	[bar]	5,00
--------------------	-------	------

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
--------------------	--------	---------------

Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
-------------------	--------	--------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------

Responstid

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

ST3400



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12AAC

Materialer	PTFE
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Tilkobling

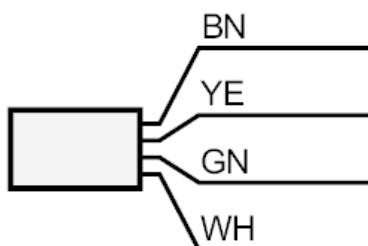

	Lederfarger :
BN =	brun
WH =	hvit
YE =	gul
GN =	grønn