

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12AACE1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	5,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	7,00
----------------------------	------

Responstid

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

ST3406



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


STR12AACE1

Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	PTFE
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	

Tilkobling

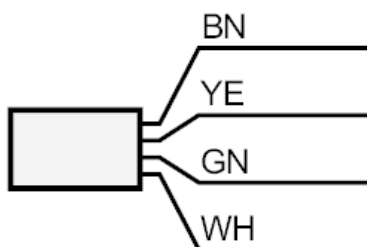

	Lederfarger :
BN =	brun
GN =	grønn
WH =	hvit
YE =	gul