


Strømningsovervåking

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

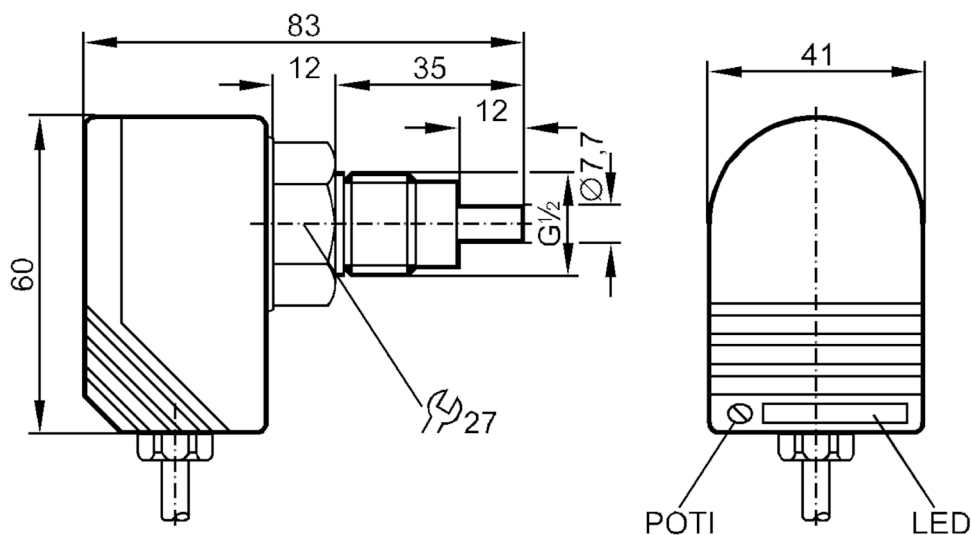

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00



Strømningsovervåking

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67	
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	60,00 x 41,00 x 83,00
Materialer	PBT-GF20	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)	
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Tilbehør		
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

ST3606





Strømningsovervåking

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

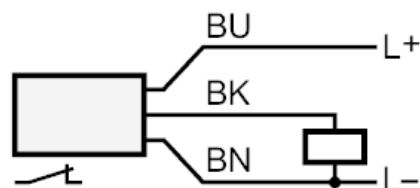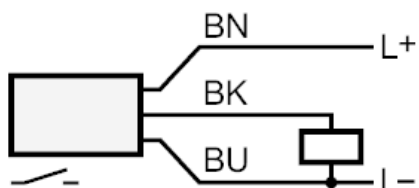

BN = Lederfarger :
BU = brun
BK = blå
 svart