


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12ABA/US-100-H

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

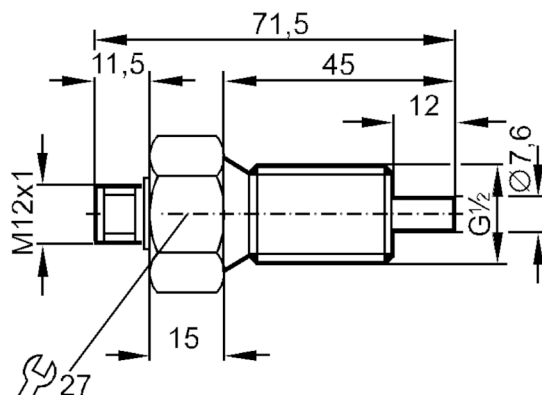

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	5,00...15,00
---------------------------	--------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


STR12ABA/US-100-H

Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Materialer		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		G 1/2 ekstern tråd
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling

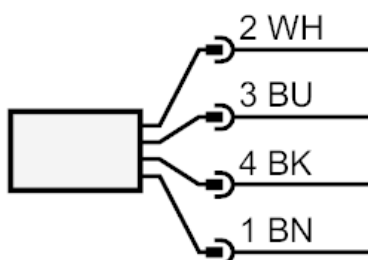

BN = Lederfarger :
 WH = brun
 YE = hvit
 GN = gul
 grønn