


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12ADB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

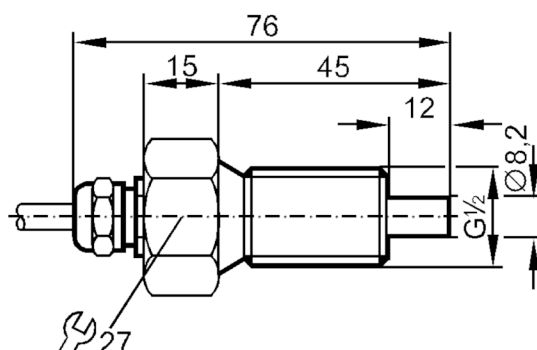

Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytrykk
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	300,00

Væsker

Applikasjon	høytrykk
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	5,00...15,00
---------------------------	--------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid


Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STR12ADB

Væsker	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Tilkobling	

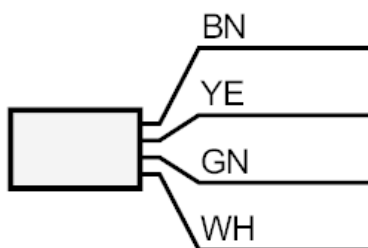

	Lederfarger :
BN =	brun
WH =	hvit
YE =	gul
GN =	grønn