

Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/110VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SN0150

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon

Strømningsovervåking; Temperaturovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 110,00 AC
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Totalt antall utganger	2
Elektrisk design	relé
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon temperaturovervåking	releet slås av når temperaturen overskrides

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt		potensiometer
Valg av væsker / gasser		skyvebryter
Temperaturspenn	[°C]	20,00...80,00
Repeterbarhet av settbryterpunktet	[K]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
----------------------	------	--------------



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/110VAC

Beskyttelse	IP 40
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

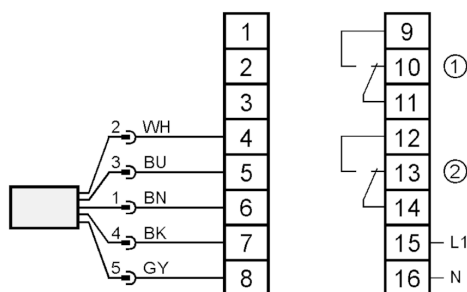

- 1: Relais Temperaturovervåking
 2: Relais Strømningsovervåking

Lederfarger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå