


Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0100/ 24VDC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

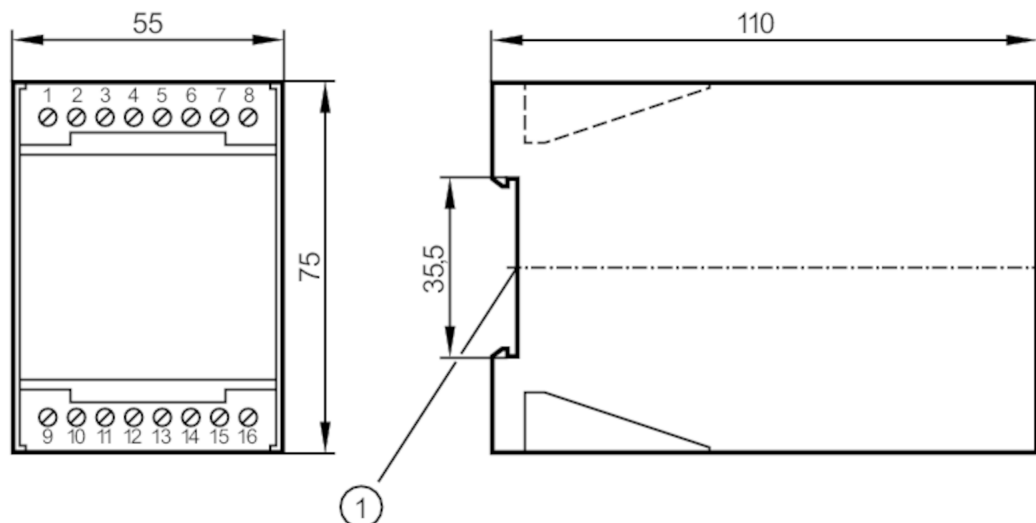

1 montering på DIN-skinne

Applikasjon

Applikasjon	Strømningsovervåking
-------------	----------------------

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	40,00; (24 V)
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Mekaniske data

Hus		hus for DIN-skinne montering
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer		plast

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0100/ 24VDC

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling

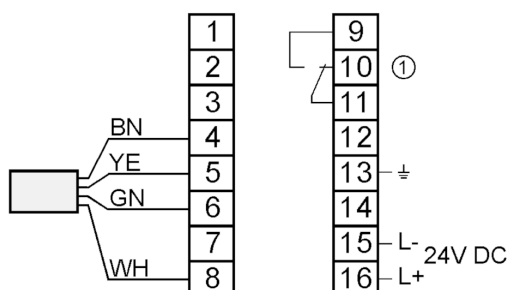

1: Relais Strømningsovervåking

Lederfarger :

BN = brun
YE = gul
GN = grønn
WH = hvit