




Evalueringsenhet for PT100/PT1000 temperaturfølere

TP- CEC -A-ZVG/US/

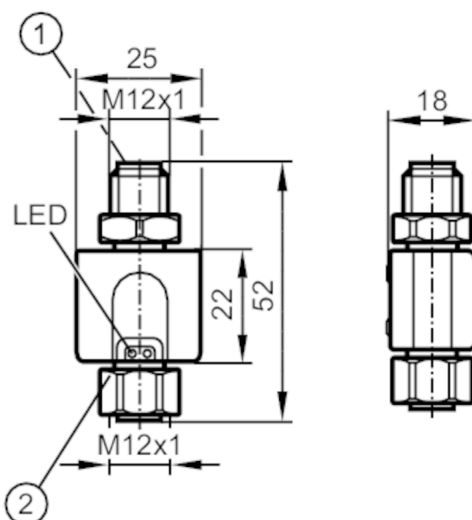

- 1 tilkobling for spenningsforsyning og utgangssignaler
2 tilkobling for temperatursensor



Produktgenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1	
Måleområde	-50,00...300,00 °C	-58,00...572,00 °F
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Applikasjon	for Pt100 og Pt1000 målelementer	

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...32,00 DC	
Beskyttelsesklasse	III	
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja	
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	1,00	
Integrert vaktbikkje	ja	

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1	
------------------------------	----------------------------	--


Utganger

Totalt antall utganger	1	
Utgangssignal	analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)	
Antall analoge utganger	1	
Analog strømutførelse [mA]	4,00...20,00	
Maks. last [Ω]	300,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	

Evalueringsenhet for PT100/PT1000 temperaturfølere

TP- CEC -A-ZVG/US/

Tilkobling

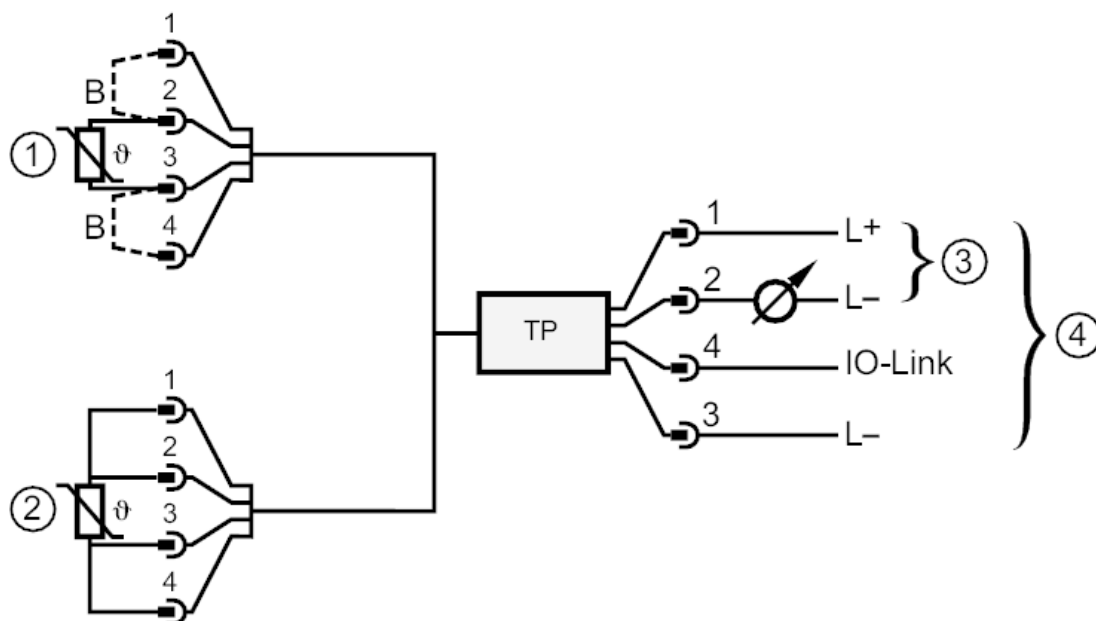

- 1: to-tråds sensor
- 2: fire-tråds sensor
- 3: drift som 2-tråds temperatursender
- 4: drift som 3-tråds enhet, IO-Link kommunikasjon mulig
- B: lenke