


TS2289

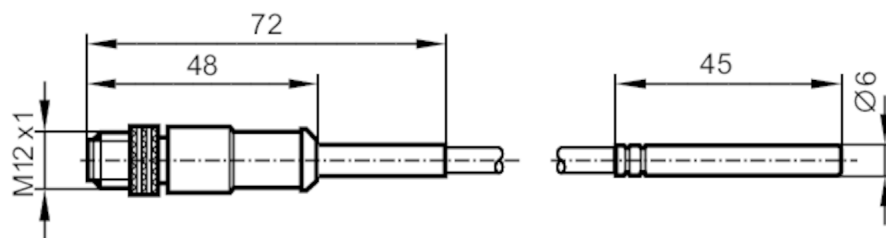

Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KLKD6-...../US/



Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...90,00 °C	-40,00...194,00 °F
Prosesstilkobling	Ø 6 mm	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-40,00...90,00 °C	-40,00...194,00 °F
------------	-------------------	--------------------

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	---------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	11 415,50
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	82,20
Hus	måleprobe
Dimensjoner [mm]	Ø 6,00 / L = 45,00
Materialer	rustfritt stål:
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstilkobling	Ø 6 mm
Probe diameter [mm]	6,00

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KLKD6-...../US/

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

