




Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-500KCKD10-...../US/

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TS5089

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

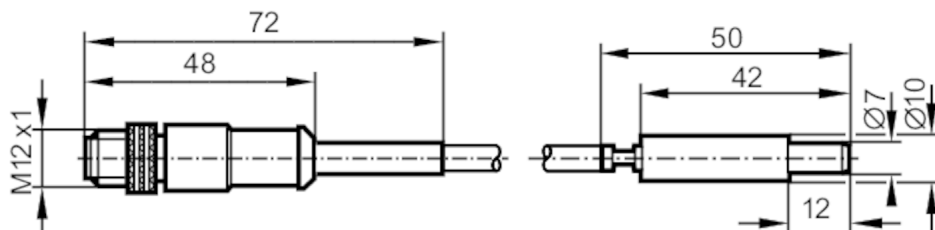

Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B)	
Medier	væsker og gasser	
Trykkklassifisering [bar]	160,00	
Merknad om trykkvurdering	for montering i progressiv ringmontering	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III	
--------------------	-----	--

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$	
-----------------	-----------------------------	--

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (to DIN EN 60751)	
--------------------------------	---------------------------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Merknad om omgivelsestemperatur	plug-område	
Beskyttelse	IP 67	

Mekaniske data

Vekt [g]	233,40	
Dimensjoner [mm]	Ø 10,00	
Materialer	rustfritt stål; FKM	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Probe diameter [mm]	10,00	

TS5051



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-500KCKD10-...../US/

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, FKM

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

