 


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 65

Mechanische Daten

Ausführung	gerade
Gehäusewerkstoffe	PVC

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm²)
Mantelfarbe	schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
WH	weiß




1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

 no longer available - archive entry



Product characteristics

Socket

For sensors with

M12 connector

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	300 AC/DC

Environment

Ambient temperature [°C]	-20...80
Protection	IP 65

Mechanical data

Design	straight
Housing materials	PVC

Electrical connection

Connection	PVC cable / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0.34 mm²)
Sheath colour	black

Wiring

Core colours

BK black
BN brown
BU blue
WH white




1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

no longer available - archive entry

 cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Protection IP 65

Données mécaniques

Version droit

Matières boîtier PVC

Raccordement électrique


Raccordement câble PVC / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm²)

Couleur de la gaine noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

BK noir
BN brun
BU bleu
WH blanc

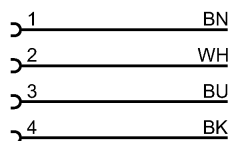

Remarques

Quantité [pièce] 1

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives