


E3M124



Przewód łączeniowy

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

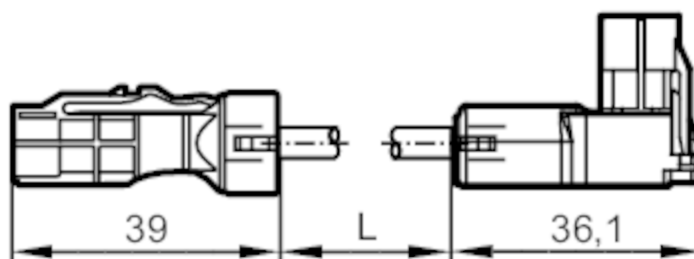

Aplikacja

Konstrukcja możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 25 AC / < 60 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...105

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 90,7

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień gięcia do montażu stałego ≥ 40 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, TPU, czarny