


Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP

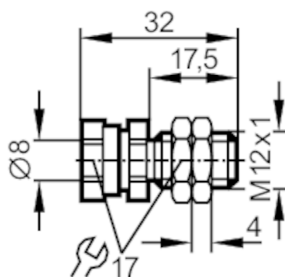

Aplikacja

Wykonanie

z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga	[g]	31,9
Instrukcja montażu		Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek)
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Średnica wewnętrzna	[mm]	8
Materiał		mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem
Moment dokręcający	[Nm]	5; (nakrętki zabezpieczające: 10)

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.