




Gniazdo do zarobienia

SDOAH040PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC811

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

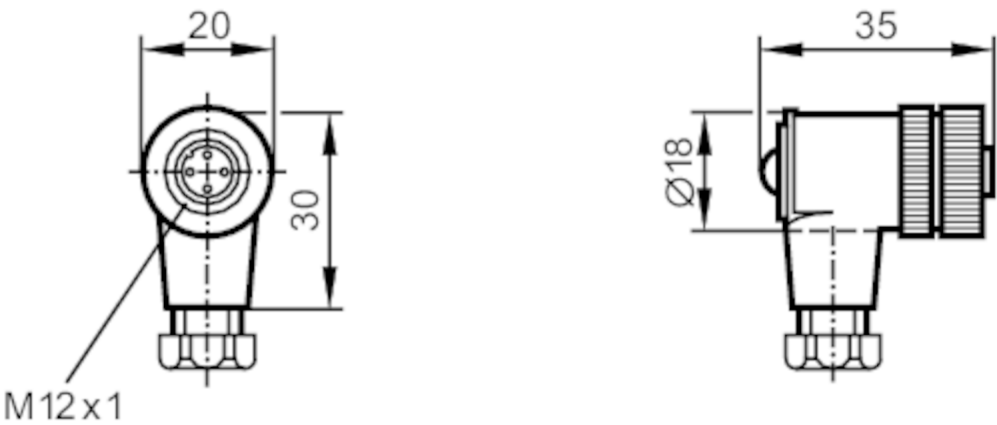

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	35 x 20 x 30
Materiał		PBT
Odlewany materiał obudowy		PBT
Materiał nakrętki		PA
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia

 
SDOAH040PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA



Podłączenie

