




## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031--S0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

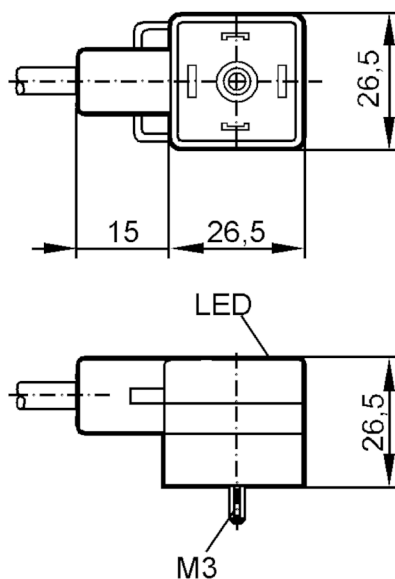

## Dane elektryczne

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]       | < 24 AC/DC |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
| Ochrona                    | IP 67    |

## Dane mechaniczne

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Materiał                  | PUR |
| Odlewany materiał obudowy | PUR |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Dostarczane elementy | śruba                 |
|                      | powierzchnia do opisu |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# E11023



## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031--S0005A03

### Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR



### Podłączenie

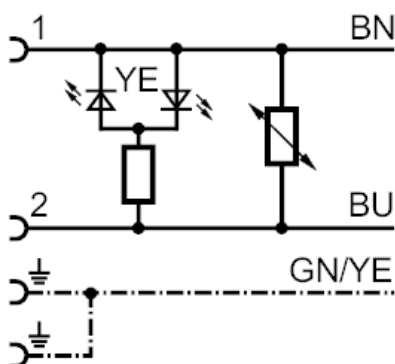

BN =  
BU =  
GN/YE =

Kolory żył :  
brązowy  
niebieski  
zielony / żółty