


E12287



Wtyk męski

SSTA040MSSFSG

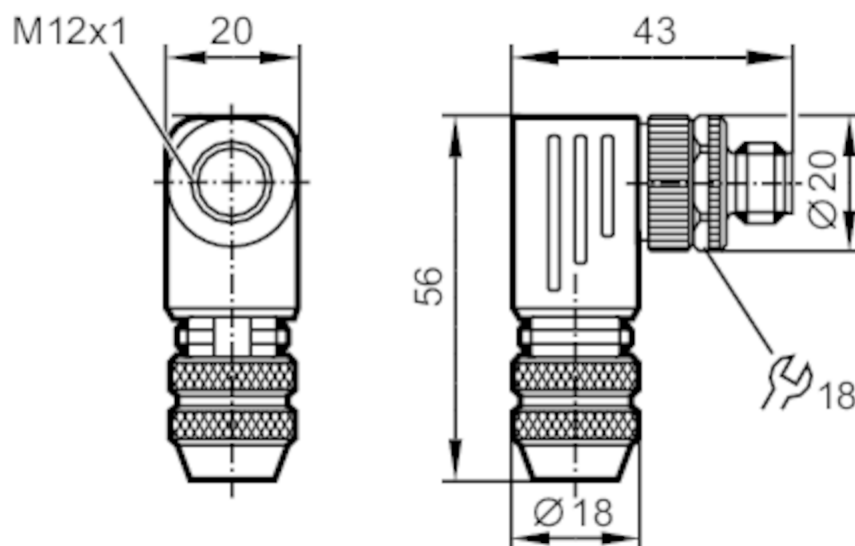

Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	66,5
Wymiary	[mm]	42 x 20 x 54
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wtyk męski

SSTA040MSSFKSG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: D; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie



Podłączenie

