


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20421

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

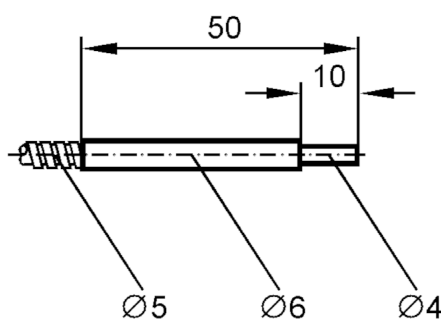

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Długość [mm]	4000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------