


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-R4/2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

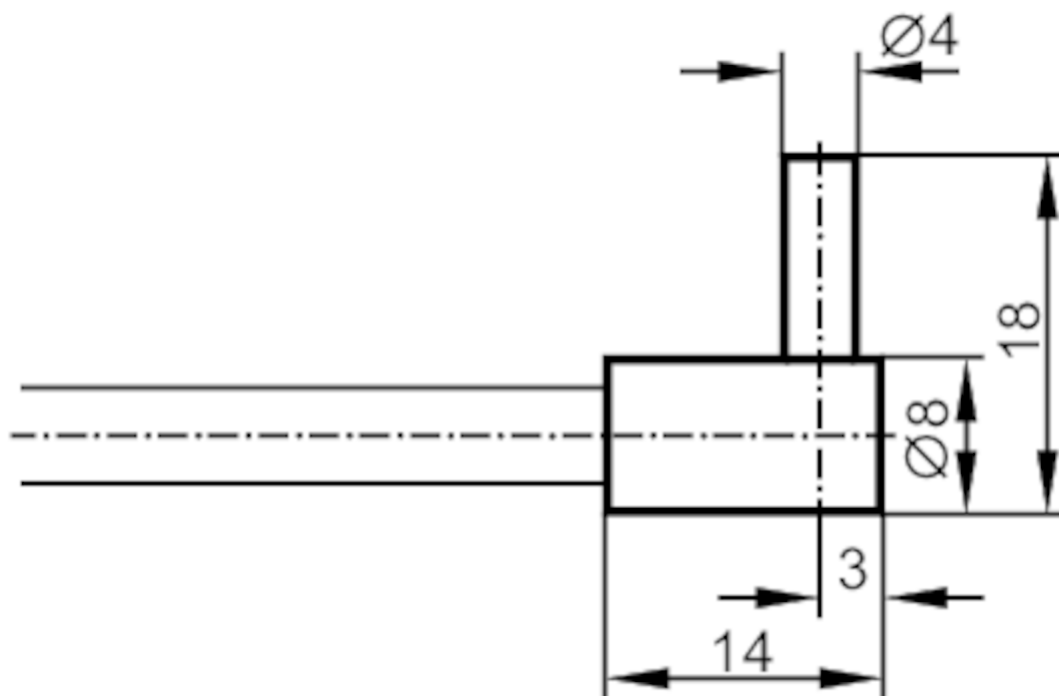

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

32

OUF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

4

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

2000

Minimalny promień zgięcia [mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20530



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-R4/2m

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.