


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/1,2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20351

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

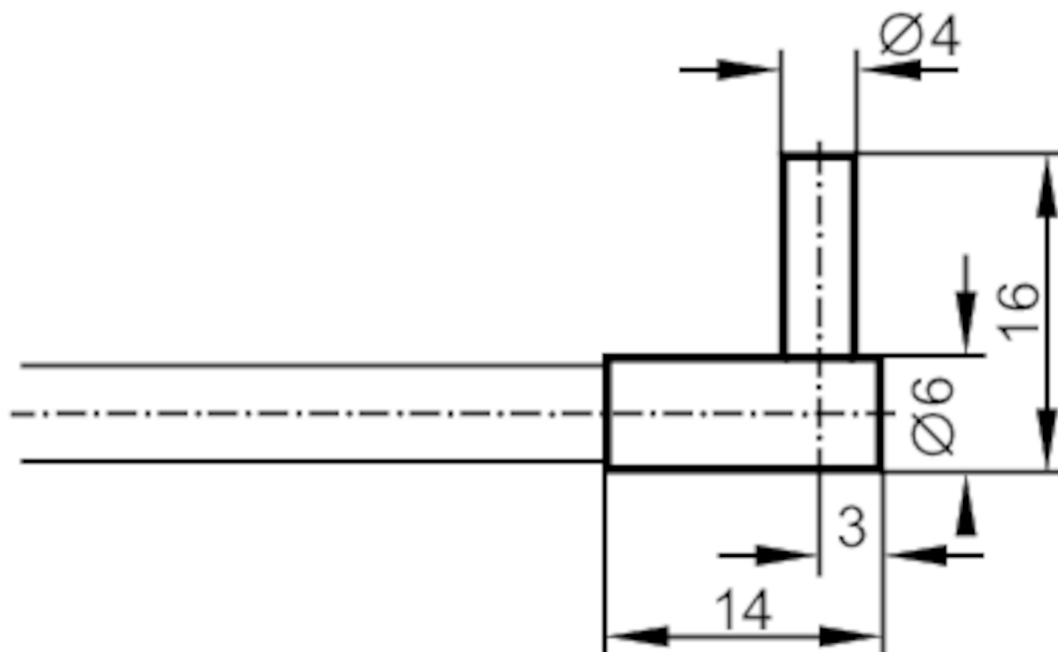

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

1200

E20093



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/1,2M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.