


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4/1,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

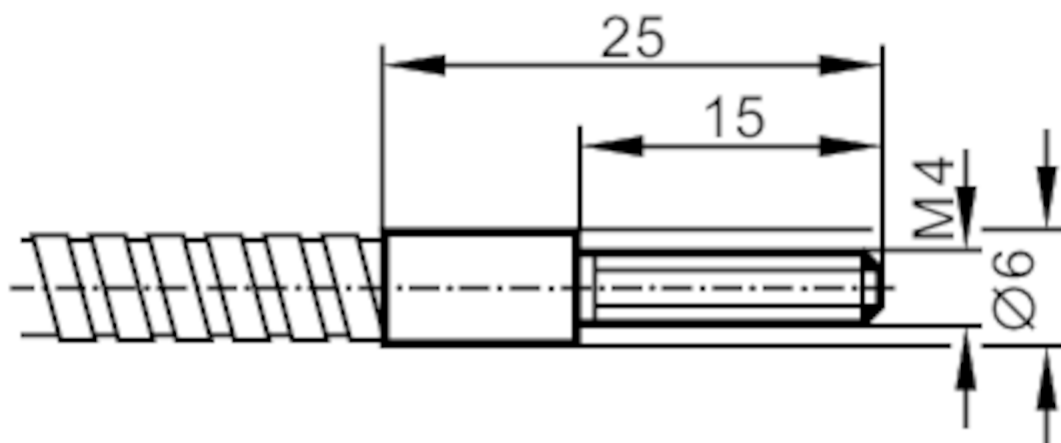

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

108

OUF

Zasięg

[mm]

108

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

1500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20361



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.