


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

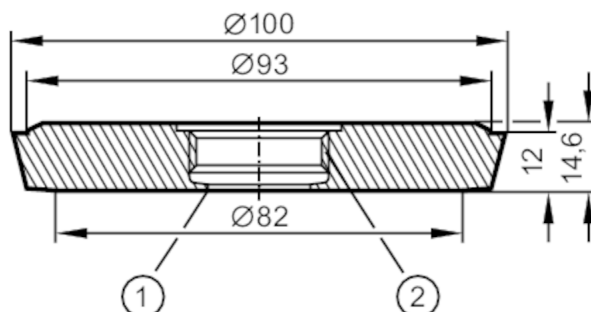

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przylącze procesowe	Przylącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN80 DIN 11851
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.