


Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



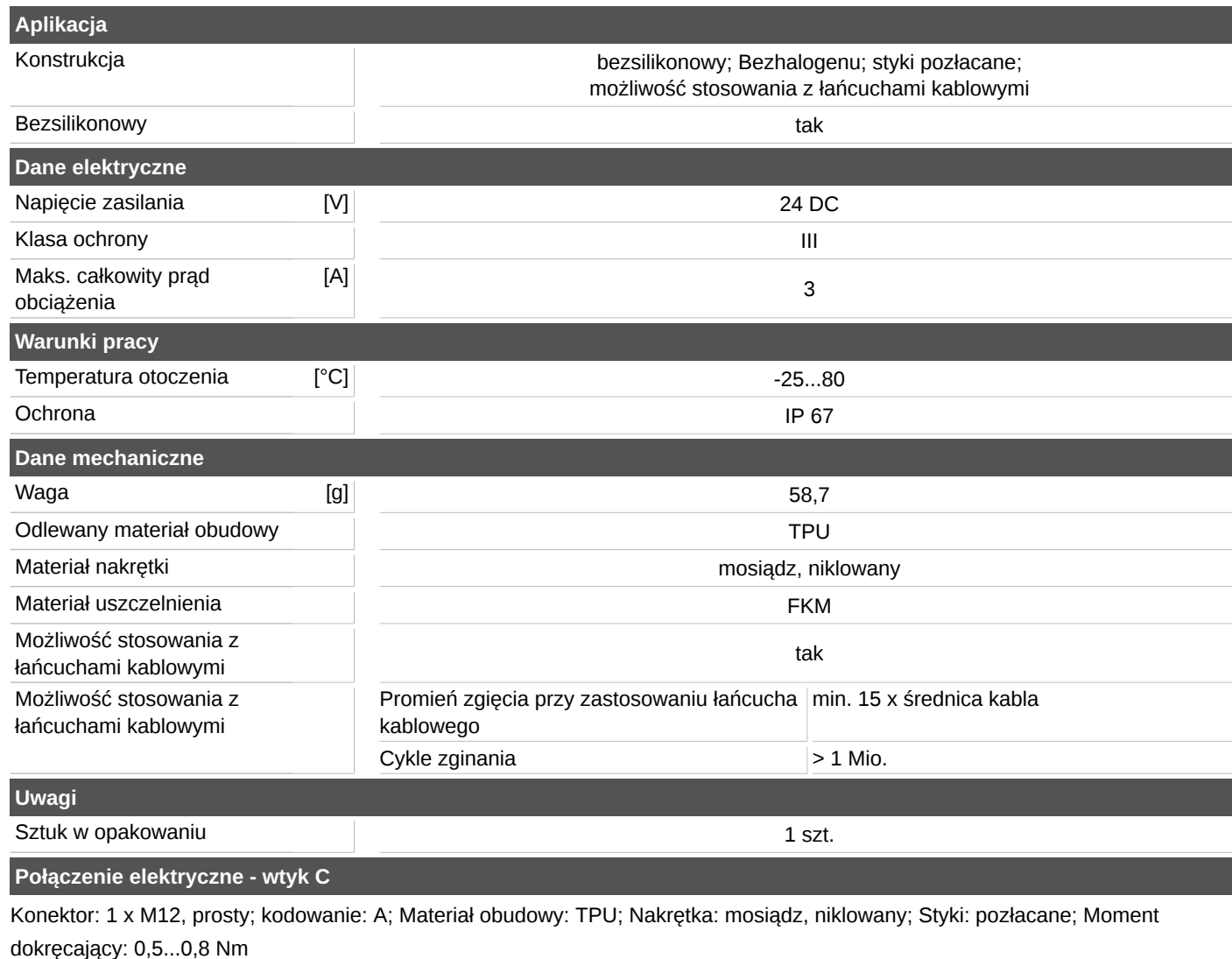


Przewód łączeniowy typu Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Połączenie elektryczne - Przewód


Przewód: 0,45 m, PVC, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

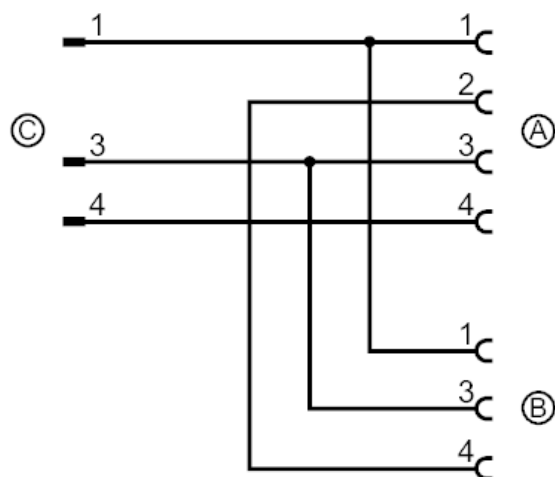

Połączenie elektryczne - Gniazdo A

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5...0,8 Nm

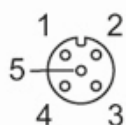

Połączenie elektryczne - Gniazdo B

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5...0,8 Nm

