


OGH-FNKG/US-100

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!





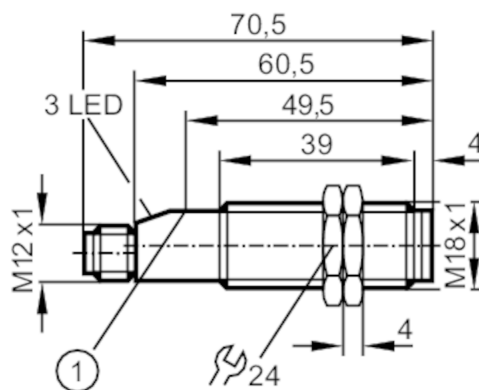

## Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła


OGH-FNKG/US-100

## Podłączenie

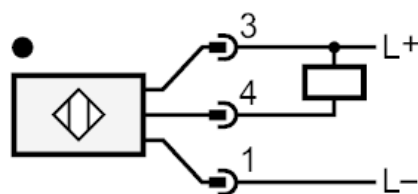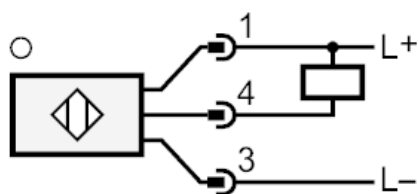

## Diagramy i grafiki

Wykres dokładności

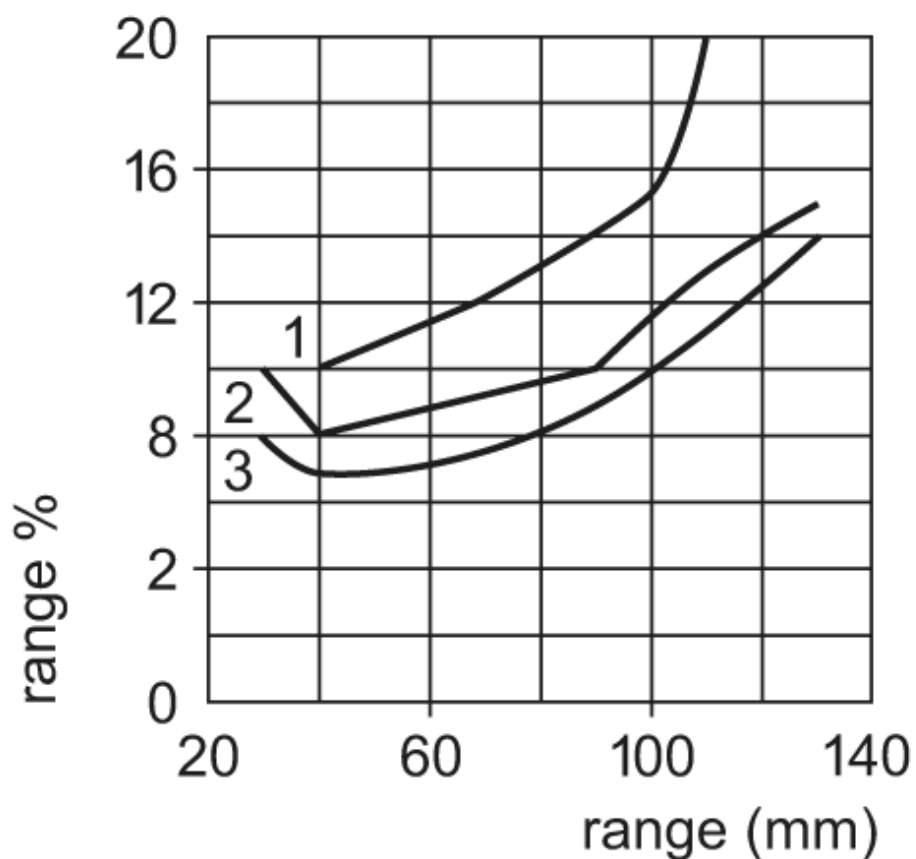

x: odległości czujnik/objekt [mm]

y: min. odległość obiekt/tło [mm]

1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

Uwaga : zakres % = ustawienie w % zakresu