


# E10971



## Cabo com conector

ADOAF032VAS0020E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

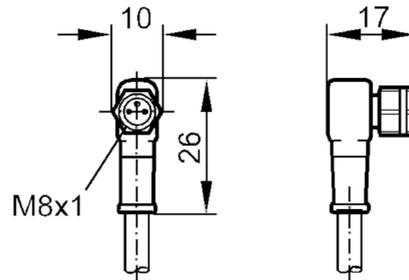

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E10971



## Cabo com conector

ADOAF032VAS0020E03

### conexão elétrica


Cabo: 20 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



### Conexão

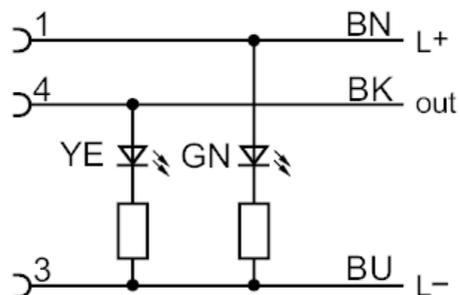

Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul