



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11504

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

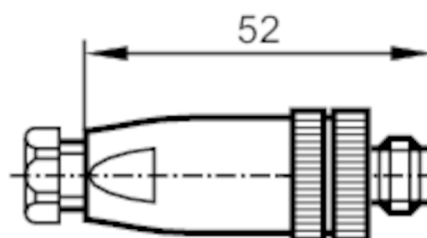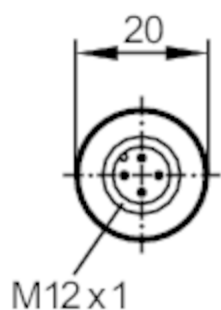

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	20 x 20 x 52
-----------	------	--------------

Materiais	PA
-----------	----

Material do invólucro	PA
-----------------------	----

Material da porca	latão, niquelado
-------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10277



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

