




Prolongador

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC052
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

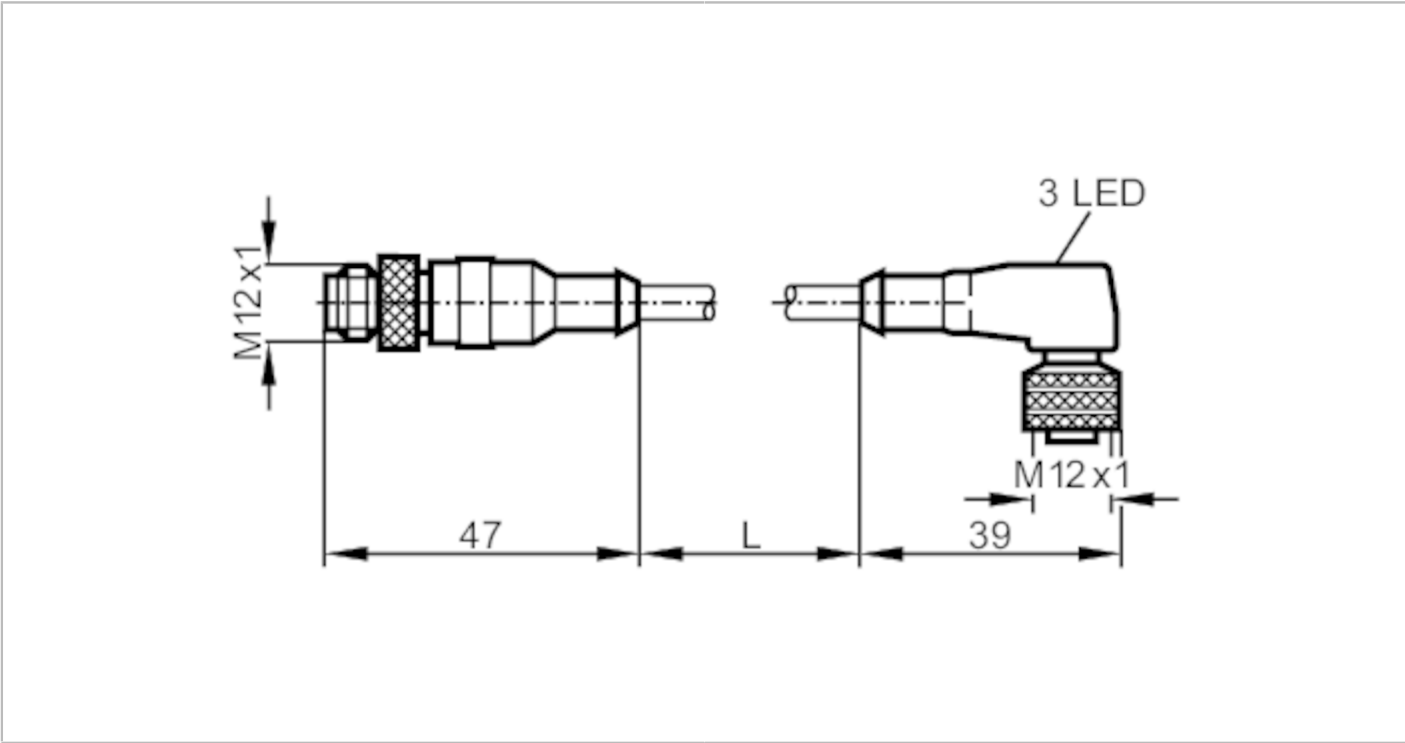

Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde



Prolongador

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

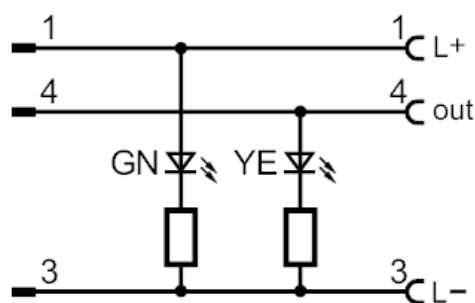

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

