


E11438



Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

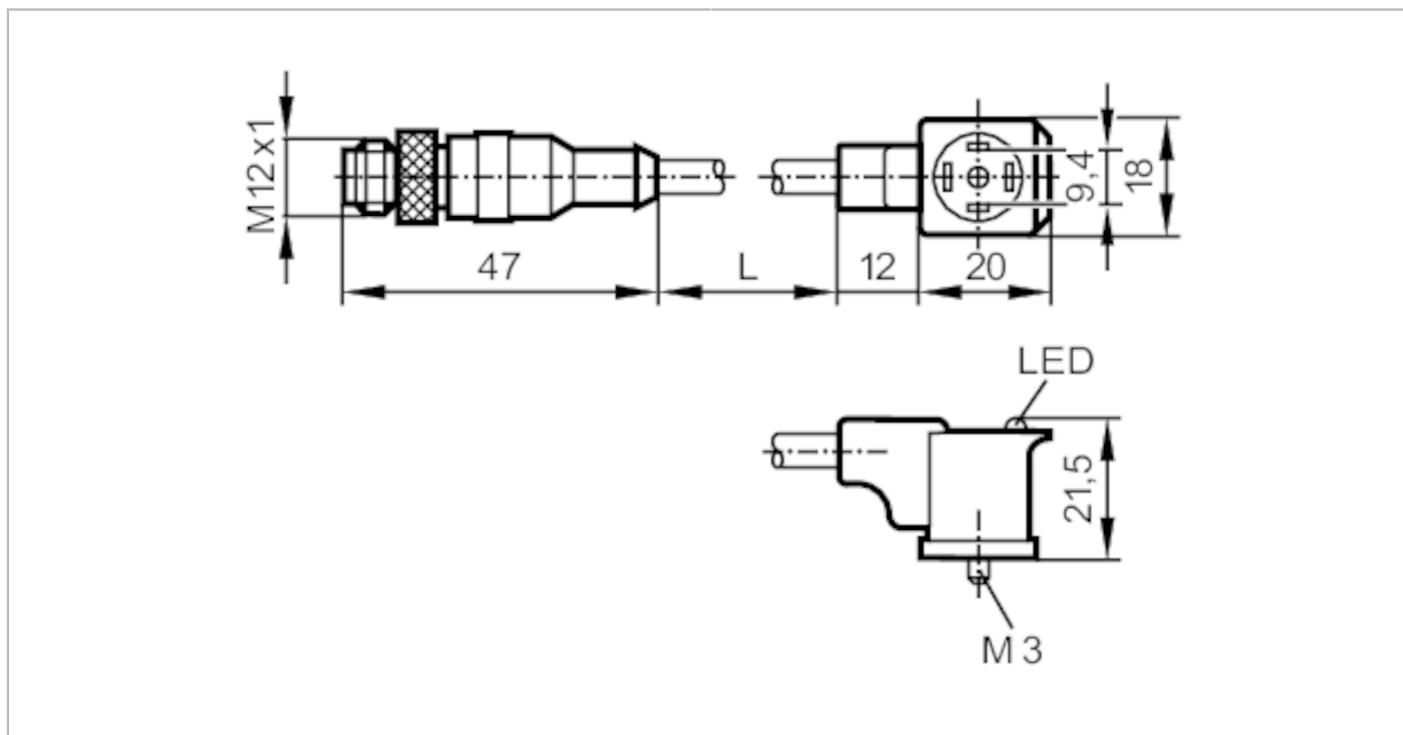

Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC	
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)	
Corrente máx. de carga total [A]	3	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso [g]	77,7	
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	parafuso etiqueta para marcação	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E11438

 


Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

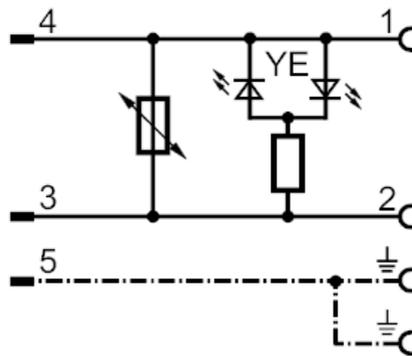

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

