




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0002H03STGH030MSS

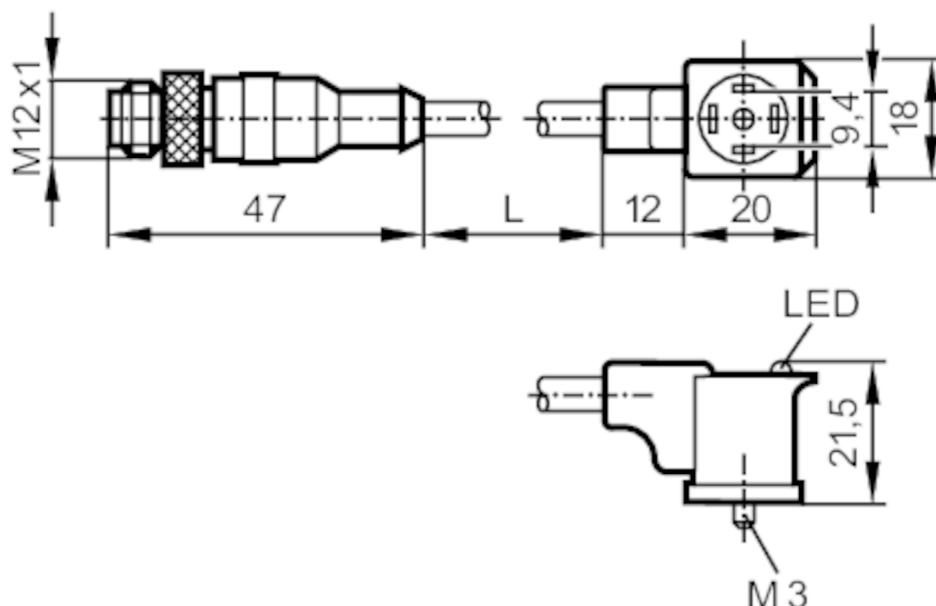

Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	120,3
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	parafuso
	etiqueta para marcação

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0002H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

 
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

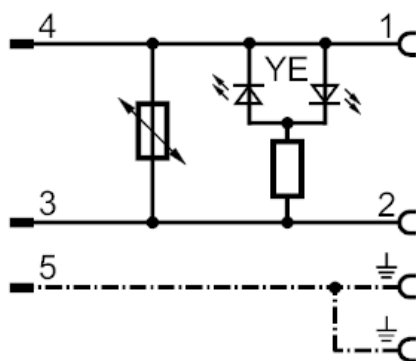

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

