

## Prolongador


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC054

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

Repare nos comprimentos diferentes dos cabos!

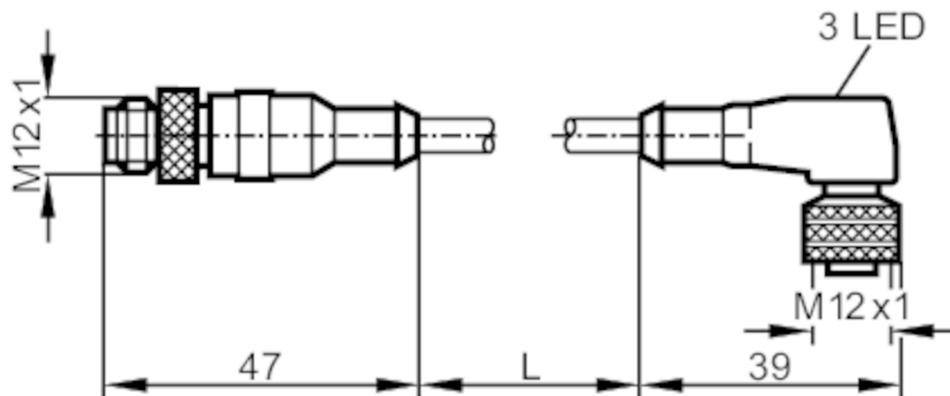

## Aplicação

Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro

Sem silicone sim

## Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Corrente máx. de carga total [A] 3

## Saídas

Conceção elétrica PNP

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 68

## Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca latão, niquelado

## Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

# E11575



## Prolongador

 
VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

### Notas

Quantidade da embalagem | 1 peças

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexão

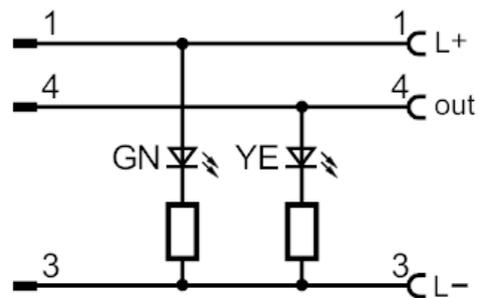

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

