


Prolongador

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

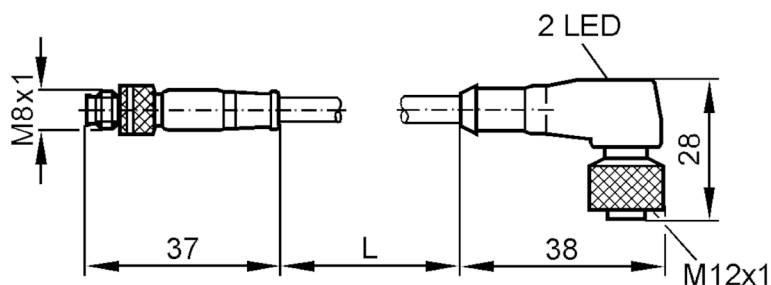

Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	244,2
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Prolongador

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

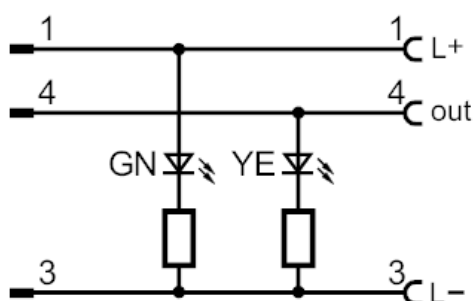

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

