




Cabo com conector

ADOAX050MSS0005H05

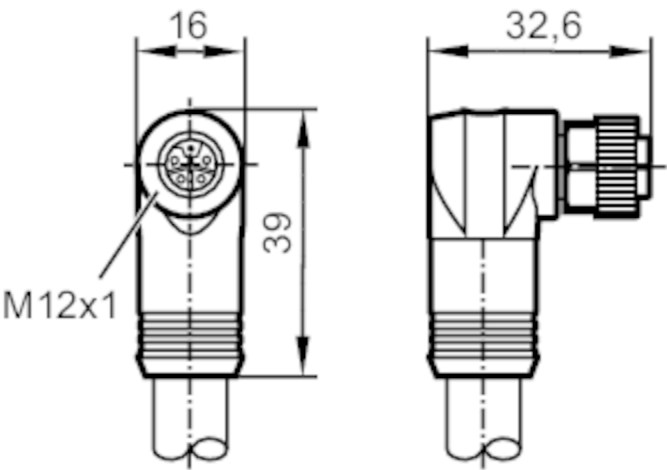

| Aplicação                    |      |                                 |
|------------------------------|------|---------------------------------|
| Característica especial      |      | Contactos banhados a ouro       |
| Formato                      |      | Cabo de Potência, codificação L |
| Dados elétricos              |      |                                 |
| Tensão de funcionamento      | [V]  | 63 DC                           |
| Corrente máx. de carga total | [A]  | 16                              |
| Condições de funcionamento   |      |                                 |
| Temperatura ambiente         | [°C] | -40...90                        |
| Proteção                     |      | IP 67                           |
| Dados mecânicos              |      |                                 |
| Peso                         | [g]  | 1111,6                          |
| Dimensões                    | [mm] | 39 x 16 x 38,1                  |
| Materiais                    |      | PP                              |
| Material do invólucro        |      | TPE                             |
| Material da porca            |      | latão, niquelado                |
| Notas                        |      |                                 |
| Quantidade da embalagem      |      | 1 peças                         |

# E12647



## Cabo com conector

ADOAX050MSS0005H05

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |