




Prolongador

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

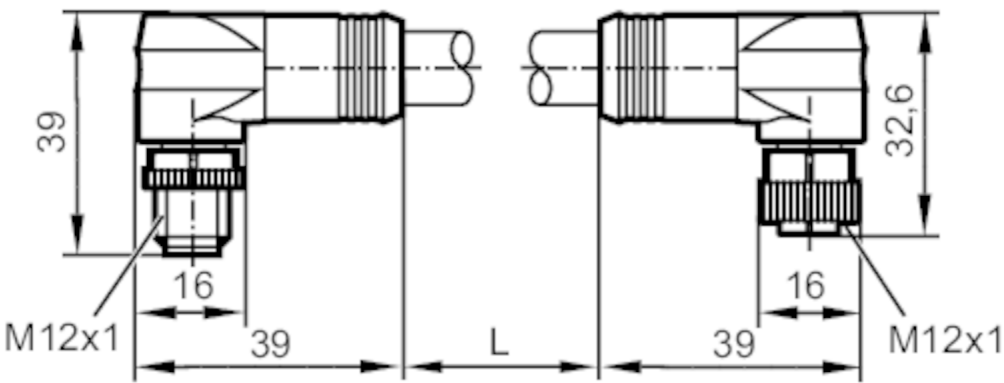

Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Formato		Cabo de Potência, codificação L
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	64 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	16
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	475,3
Materiais		PP
Material do invólucro		TPE
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12668



Prolongador

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

